
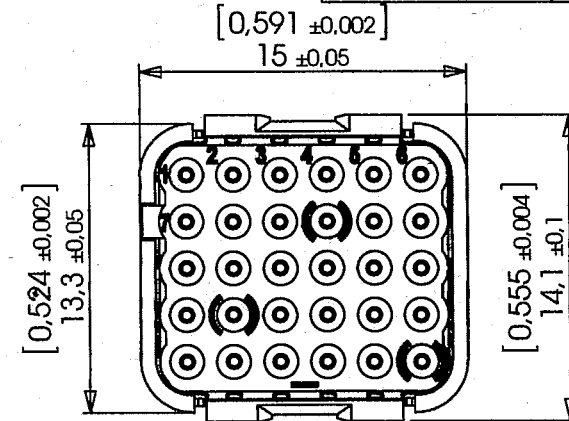
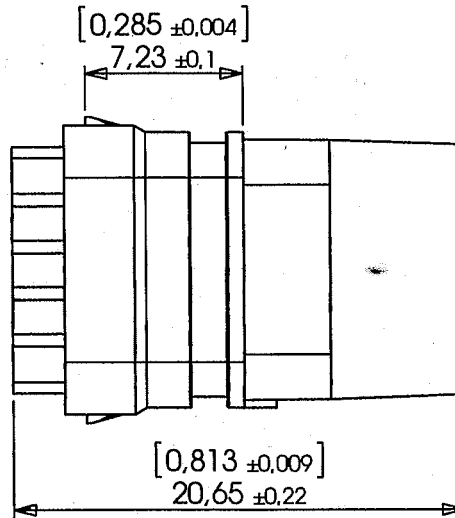


DMC-MR 30-23 AX

Dimensions externes suivant EN4165-003
External dimensions according to EN4165-003


EX

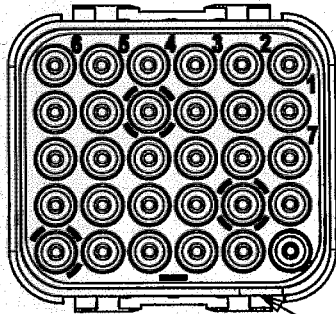

X: Codage A,B,C,D,E,F,G,H ou N
X: Keying A,B,C,D,E,F,G,H, or N
(1)

CARACTERISTIQUES:


Température d'utilisation: -55°C à +175°C
Matériaux: Thermoplastique, silicone fluoré violet
Masse: 3,4g Maxi
Dimensions: Millimètres (pouces)
Contacts:
- Mâle #23 câble cuivre - 182-4043-23
Outil insertion/extraction contacts:
-M81969/14-01

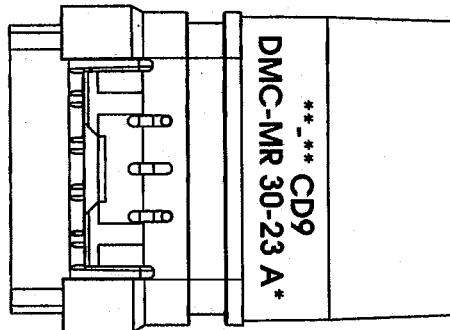

CHARACTERISTICS:

Operating temperature range: -55°C to +175°C
Materials: Thermoplastic and purple fluorosilicone
Weight: 3,4g Maxi
Dimensions: Millimeters [Inches]
Contacts:
- Pin #23 for copper cable - 182-4043-23
Contacts insertion/extraction tool:
-M81969/14-01

Module livré sans contact mâle / Module delivered without pin contact

b	27/04/15	OE230415	SERIE DMC-M	DATE 04/03/2013	VISA Creation Created	VISA Approval Approval
a	24/12/14	UPDATE				
Revision	Date	Observations	DESIGNATION	REF :	VERSION REVISION	
			Module femelle pour contact mâle #23 Socket module for #23 pin contact	P/N: DMC-MR 30-23 AX (1)	-	-
ORIGINE : ORIGIN :	DE156/13					
 Connecteurs Electriques Deutsch 17, rue LAVOISIER - BP 117 - 27091 EVREUX CEDEX 09 - FRANCE			FICHE TECHNIQUE TECHNICAL DATA SHEET			204-19-C/01

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[TE Connectivity:](#)

[ZPF00000000203397](#)