
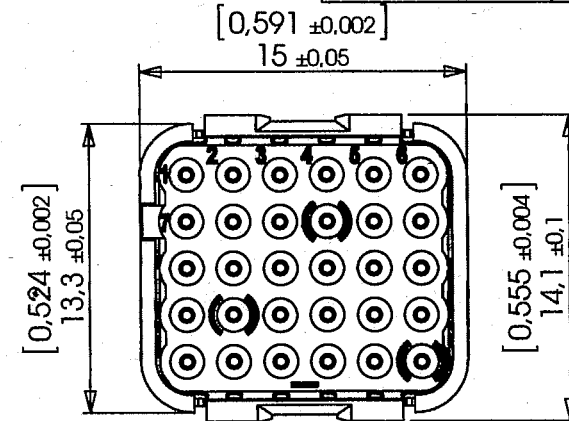
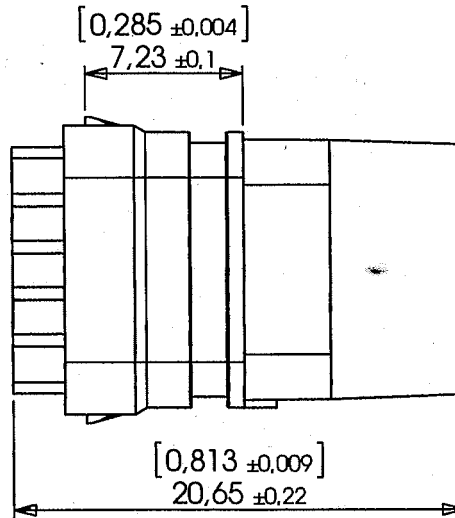


**DMC-MR 30-23 AX**

Dimensions externes suivant EN4165-003  
External dimensions according to EN4165-003


EX

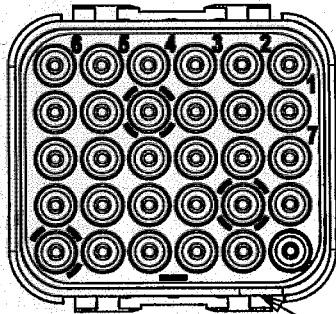

X: Codage A,B,C,D,E,F,G,H ou N  
X: Keying A,B,C,D,E,F,G,H, or N  
(1)

**CARACTERISTIQUES:**


Température d'utilisation: -55°C à +175°C  
Matériaux: Thermoplastique, silicone fluoré violet  
Masse: 3,4g Maxi  
Dimensions: Millimètres (pouces)  
Contacts:  
- Mâle #23 câble cuivre - 182-4043-23  
Outil insertion/extraction contacts:  
-M81969/14-01

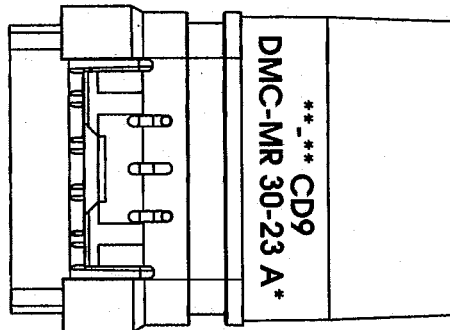

**CHARACTERISTICS:**

Operating temperature range: -55°C to +175°C  
Materials: Thermoplastic and purple fluorosilicone  
Weight: 3,4g Maxi  
Dimensions: Millimeters [Inches]  
Contacts:  
- Pin #23 for copper cable - 182-4043-23  
Contacts insertion/extraction tool:  
-M81969/14-01

Module livré sans contact mâle / Module delivered without pin contact

b	27/04/15	OE230415	SERIE DMC-M	DATE 04/03/2013	VISA Creation Created	VISA Approval Approval
a	24/12/14	UPDATE				
Revision	Date	Observations	DESIGNATION	REF :	VERSION   REVISION	
			Module femelle pour contact mâle #23 Socket module for #23 pin contact	P/N: DMC-MR 30-23 AX (1)	-	-
ORIGINE : ORIGIN :	DE156/13					
 <b>Connecteurs Electriques Deutsch</b> 17, rue LAVOISIER - BP 117 - 27091 EVREUX CEDEX 09 - FRANCE			<b>FICHE TECHNIQUE</b> <b>TECHNICAL DATA SHEET</b>			204-19-C/01

# Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[TE Connectivity:](#)

[ZPF00000000203396](#)