 



THIS DRAWING IS THE EXCLUSIVE PROPERTY OF MARQUARDT. WITHOUT THEIR CONSENT IT MAY NOT BE REPRODUCED OR GIVEN TO THIRD PARTIES.

CONFIDENTIAL

VERTRAULICH

Alle Rechte bei Marquardt, auch fuer den Fall von Schutzrechtsanmeldungen. Jede Verfuugungsbefugnis, wie Kopier- und Weitergaberecht, bei uns.

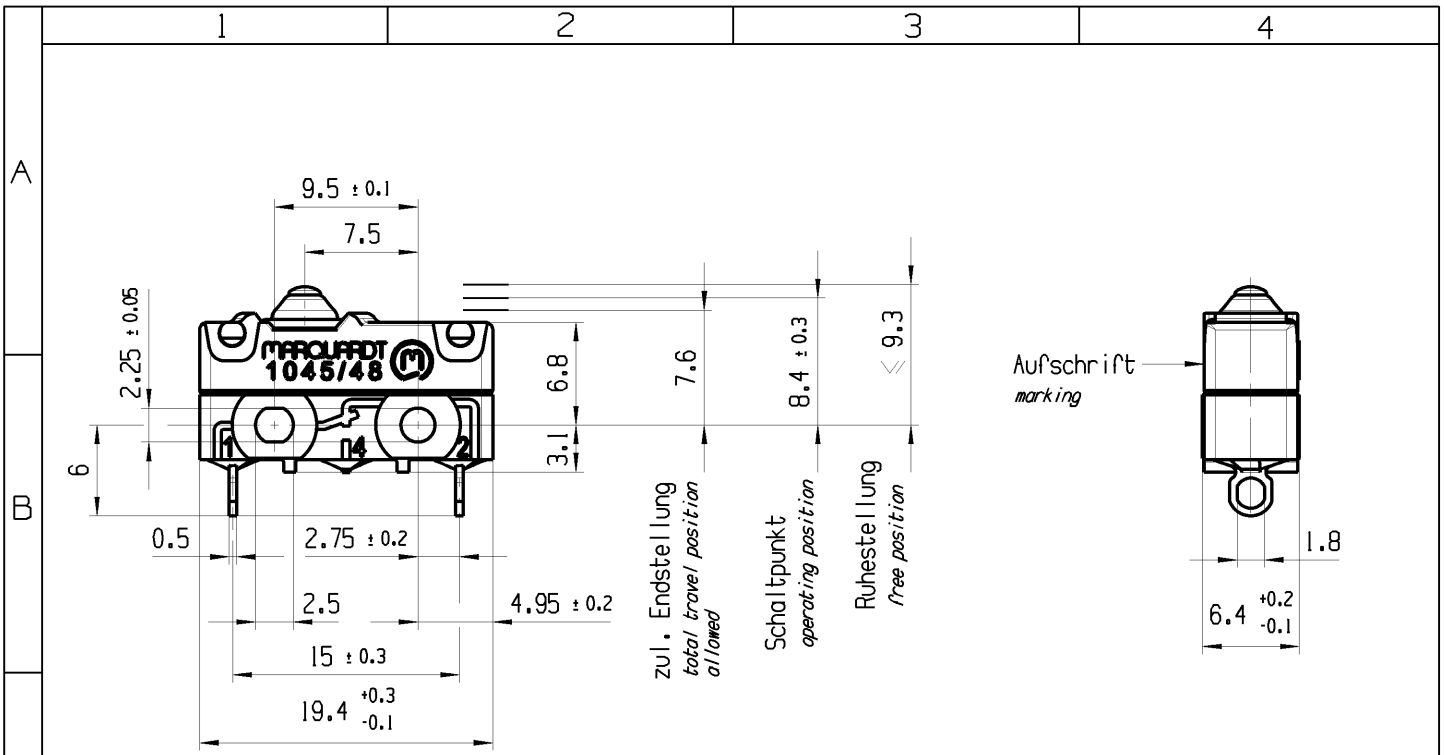

Offener 1-polig
single pole normally closed

Schaltbetaetigungskraft ≤ 2.6 N
actuating force

Rueckschaltkraft ≥ 0.7 N
release force

Differenzweg ≤ 0.2 mm
movement differential

IP Schutzklasse nach EN 60529 IP 67
protection class acc to EN 60529 IP 67

Aufschrift
Marking



1045.0142 μ

3/250~40T100 100E3

NC
2
I
C

Herstellort/-jahr/-monat/-tag nach DIN EN 60062
place, year, month and day of production acc. to DIN EN 60062

G: Konform nach IEC 60335-1:2001 Kap. 30
G: matching IEC 60335-1:2001 clause 30

fuer Form und Lage FOR SHAPE AND LOC.	⊙ =	0.1	Allgemeintoleranzen UNTOLERANCED DIMENSIONS			Pause COPY	Blatt SHEET 01	TYP K	Zeichn./DRAWING NO. 10450142	Index b	
	fuer Winkel FOR ANGLE. ± 2		$+0.25$ -0.1	PROJEKTION	Abmasse und Nennmassbereiche Angaben in mm						Laenge LENGTH
				ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETRES	0-6 ± 0.1 ± 0.2	>6-15 ± 0.15 ± 0.3	>15-30 ± 0.2 ± 0.5				
					>30-70 ± 0.3	>70-120 ± 0.4 ± 0.5					
					>120 ± 0.4 ± 0.8						
b	78489	30.05.12	BRC								
a	77237	13.02.12	BRC								
	73338	26.05.11	BRC								
Ausg. ISSUE	Aenderung REVISION	gez. DRAWN BY	Ausg. ISSUE	Aenderung REVISION	gez. DRAWN BY						
							CAD: NX v6.0	SCHNAPPSCHALTER			
							gez./DRAWN BY 20.04.11 BRC	Snap action switch			
							gepr./CHECKED BY	 MARQUARDT			
							Ersatz fuer/REPLACEMENT OF				

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[Marquardt:](#)

[1045.0142](#)