


RATED VOLTAGE 定格電圧	12 V DC
OPERATING VOLTAGE 使用電圧範囲	10.2 V DC ~ 13.8 V DC
RATED CURRENT 定格電流	0.1 A MAX. AT 12 V DC 0.1 A 以下 (DC12 Vにて)
RATED SPEED 定格回転速度	5100 min ⁻¹ AT 12 V DC (NOMINAL) (AT 25 °C) 5100 min ⁻¹ (中心値) (DC12 Vにて、25 °Cの時)
INSULATION RESISTANCE 絶縁抵抗	10 MΩ MIN. AT 500 V DC (NOTE2) DC500 Vメガーにて10 MΩ以上 (注2)
DIELECTRIC STRENGTH 絶縁耐圧	ONE MINUTE AT 500 V AC, 50/60 Hz (NOTE2) AC50/60 Hz, 500 Vにて1分間耐えること (注2)
OPERATING TEMP. RANGE 使用温度範囲	-10 °C ~ +70 °C
SOUND PRESSURE LEVEL 音圧レベル	24 dB [A] (NOMINAL) (NOTE1) 24 dB (A) (中心値) (注1)
MASS 質量	APPROX. 52 g 約 52 g
MATERIAL 材質	FRAME, IMPELLER : PLASTICS フレーム・羽根 : 樹脂成形品

NOTE:
注

- MEASURED AT 1 m DISTANCE FROM THE AIR INLET.
ファン吸込側より1 mにて測定する。
- MEASURED BETWEEN THE LEAD WIRES AND THE FRAME.
リード線導体部とフレームとの間。
- MOTOR IS PROTECTED FROM DAMAGE OF LOCKED ROTOR CONDITION AT THE OPERATING VOLTAGE.
ファン拘束時焼損の恐れはない。
- PRINT PRODUCT NAME, MODEL No., MANUFACTURER, AND MANUFACTURED DATE ETC.
品名、型名、製造会社名 及び 製造年月日等を表示する。

PERFORMANCE CURVES

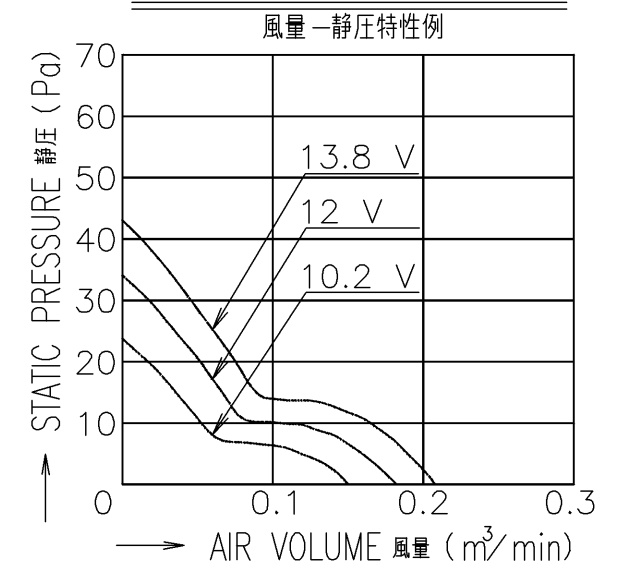

K	E0056959	03-08-26	承認 APPROVED BY K. Watanabe 03-09-24	12 V A SPEED 12 V Aスピード
J	E0047898	02-05-28		
H	E0045657	01-12-18	単位 UNIT m m	名称 TITLE SAN ACE 40(P) サンエース40 Pタイプ
G	E0043495	01-09-05		
A	新規作成 児玉	87-01-29	尺度 SCALE 03-08-26 設計 DESIGNED BY MASHITA 03-08-26 図番 DWG NO.	REV. 109P0412A302K
記号 REV.	記事 DESCRIPTION	日付 DATE		

山洋電気株式会社
SANYO DENKI CO., LTD.

A3G-F1

109P0412A302K

00015266

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[Sanyo Denki:](#)

[109P0412A302](#)