

EAO – Your Expert Partner for Human Machine Interfaces

82-4153.12A4 - Leuchtdrucktaste 16 mm Edelstahl, Impuls

82-4153.12A4 - Leuchtdrucktaste 16 mm Edelstahl, Impuls



Musterabbildung kann von Ihrem ausgewählten Artikel abweichen.

Montage

Bauform	flach
Einbauöffnung	Ø 16 mm

Front

Frontform	rund
Frontring Form	flach
Frontabmessung	Ø 18 mm
Frontrahmen Material	Edelstahl

Allgemeine Attribute

Betriebsspannung	24 V VDC
Gewicht	0,018 kg
Betriebsstrom	7 mA

Bedien-/Anzeigeteil

Druckhaube Optik	opak
Druckhaube Material	Edelstahl
Druckhaube Form	gerade (flach)
Druckhaube Ausleuchtung	ausleuchtbar
Druckhaube Farbe	Edelstahl

IP-Schutzart

Frontschutzart	IP65, IP67
----------------	------------

Anschlussart

Anschluss	Löt 2.8 x 0.5 mm
-----------	------------------

Vorsatz

Schaltfunktion	Impuls
----------------	--------

Schaltelement

Schaltstrom	3 A
Kontaktmaterial	goldplattiertes Silber
Kontakte	1 U
Schaltsystem	Sprungschaltelement
Schaltspannung	240 V VAC/DC

Ausleuchtung

Ausleuchtung	Linse mit LED Bi-Colour rot/grün
--------------	----------------------------------


Funktion

Leuchtdrucktaste	
------------------	--


EAO – Your Expert Partner for Human Machine Interfaces

82-4153.12A4 - Leuchtdrucktaste 16 mm Edelstahl, Impuls


Abmessungen

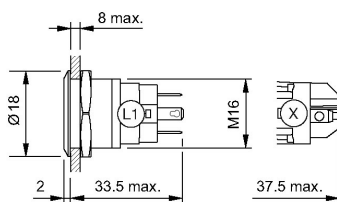


Einbauöffnungen

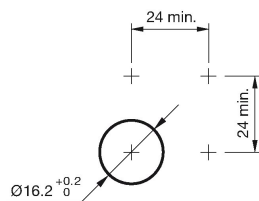

Schaltschema

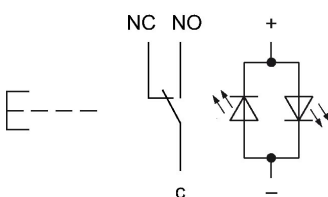

Bauteillayout

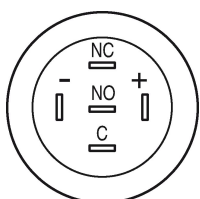

Legende

Schaltfunktion: B = Impuls

Kontakte: U = Umschalter

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[EAO:](#)

[82-4153.12A4](#)