

EAO – Your Expert Partner for Human Machine Interfaces

82-6151.02A4 - Leuchtmelder 22 mm Edelstahl

82-6151.02A4 - Leuchtmelder 22 mm Edelstahl



Musterabbildung kann von Ihrem ausgewählten Artikel abweichen.

Montage

Bauform	flach
Einbauöffnung	Ø 22,3 mm

Front

Frontabmessung	Ø 25 mm
Frontform	rund
Frontring Form	flach
Frontrahmen Material	Edelstahl

Allgemeine Attribute

Betriebsspannung	24 V VDC
Gewicht	0,018 kg
Betriebsstrom	7 mA

Bedien-/Anzeigeteil

Druckhaube Optik	opak
Druckhaube Material	Edelstahl
Druckhaube Form	gerade (flach)
Druckhaube Ausleuchtung	ausleuchtbar
Druckhaube Farbe	Edelstahl

IP-Schutzart

Frontschutzart	IP65, IP67
----------------	------------

Anschlussart

Anschluss	Löt 2.8 x 0.5 mm
-----------	------------------

Ausleuchtung

Ausleuchtung	Linse mit LED Bi-Colour rot/grün
--------------	----------------------------------

Funktion

Leuchtmelder	
--------------	--

EAO – Your Expert Partner for Human Machine Interfaces

82-6151.02A4 - Leuchtmelder 22 mm Edelstahl


Abmessungen




Einbauöffnungen



Schaltschema

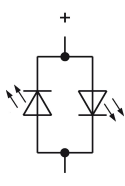

Bauteillayout

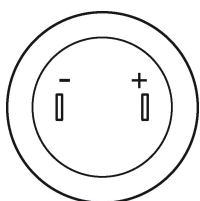

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[EAO:](#)

[82-6151.02A4](#)