


FRWS 4 ND


Art. No. 2207 – 8 Ω

4 cm (1,6") Breitbandlautsprecher mit beschichteter Papiermembran und schwarzem Metallkorb. Kompakte Bauweise dank Neodym. Das Zusammenspiel der einzelnen Komponenten sorgt für eine sehr homogene Wiedergabequalität, so dass die Anwendungen des Lautsprechers auch auf Miniatur-Hi-Fi-Boxen erweitert werden können.

4 cm (1.6") fullrange speaker with coated paper membrane and black metal basket. Compact design thanks to neodymium. The combination of the components leads to a very homogeneous sound quality, so that the loudspeaker can be used in miniature hi-fi speakers as well.

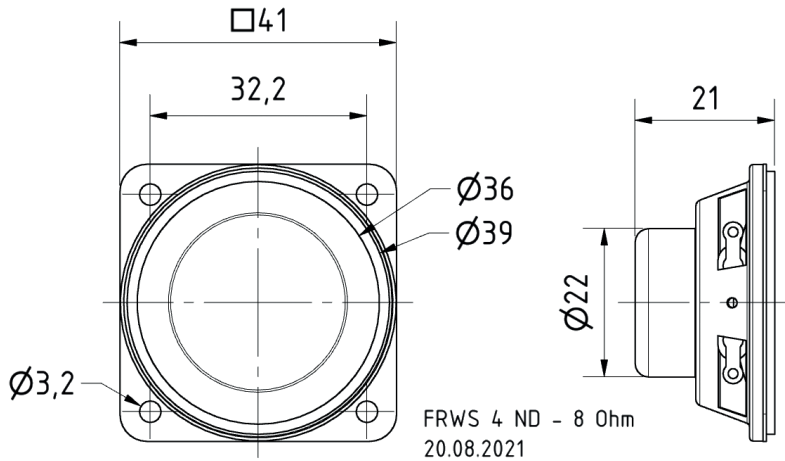


FRWS 4 ND - 8 Ohm

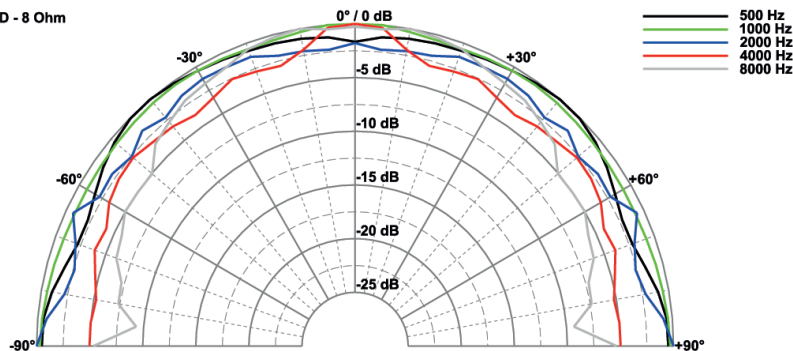

Technische Daten / Technical Data

Nennbelastbarkeit	2 W
Rated power	
Impedanz	8 Ω
Impedance	
Übertragungsbereich (-10 dB)	150–20000 Hz
Frequency response (-10 dB)	
Mittlerer Schalldruckpegel	78 dB (1 W/1 m)
Mean sound pressure level	
Resonanzfrequenz	270 Hz
Resonant frequency	
Anschluss	Lötösen
Terminal	Solder lugs
Gewicht netto	28 g
Net weight	

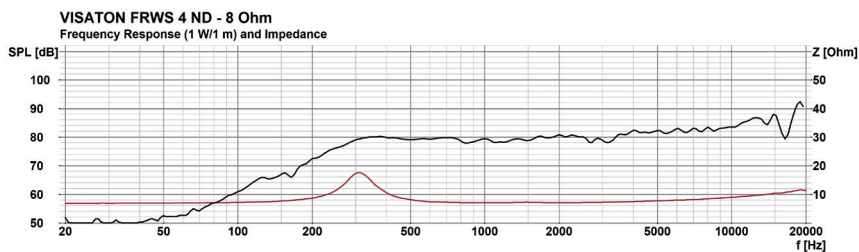

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[Visaton:](#)

[2207](#)