

Magnetisch abgeschirmter 13 cm (5") HiFi-Breitbandlautsprecher mit Cellulose-Membran und Gummisicke. Ausgeglicherer Frequenzgang und guter Wirkungsgrad.


Anwendungsmöglichkeiten: Multi-Media-Boxen, Video-Monitore, Fernsehgeräte, Computerterminals

Magnetically shielded 13 cm (5") HiFi fullrange driver with cellulose cone and rubber surround. Balanced frequency response and high efficiency.



Typical applications: Multimedia systems, Video monitoring screens, TVs, Computer terminals

SC 13

Art. No. 8013 - 8 Ω

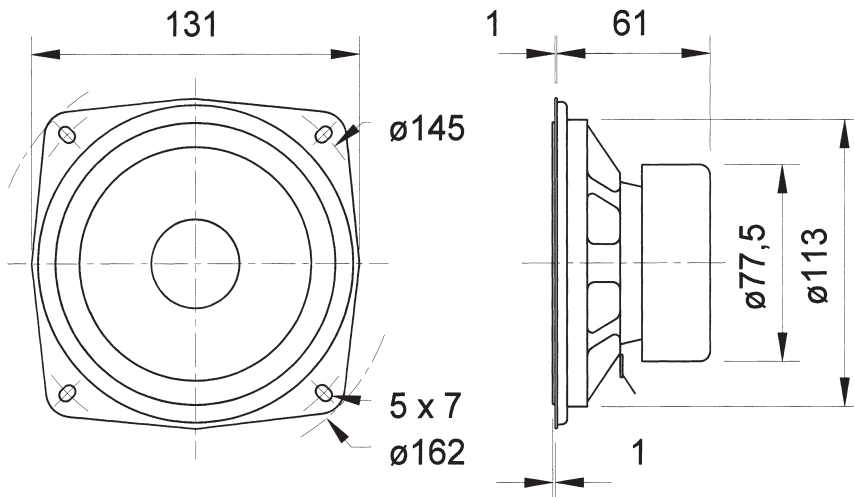

SC 13 - 8 Ohm

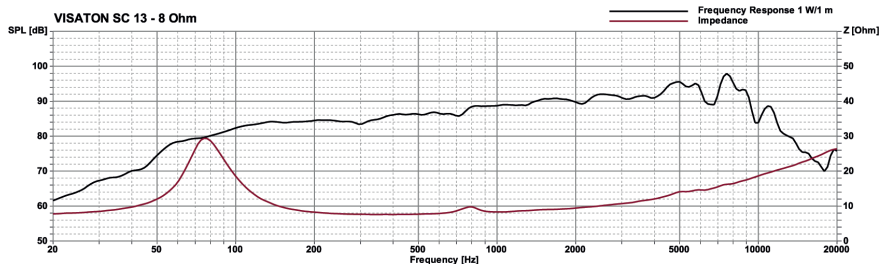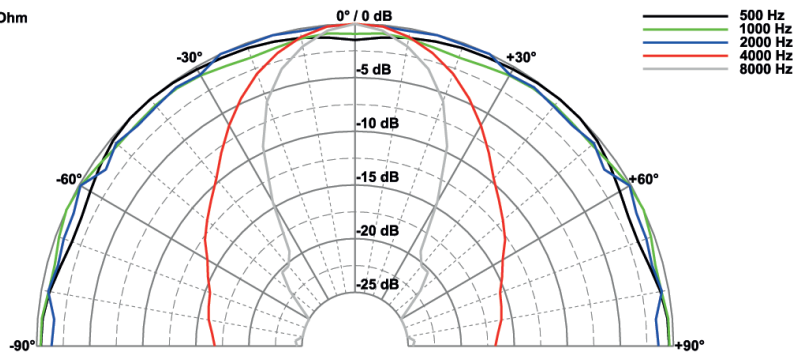

Technische Daten / Technical Data

Nennbelastbarkeit	40 W
Rated power	
Impedanz	8 Ω
Impedance	
Übertragungsbereich (-10 dB)	fu-13000 Hz
Frequency response (-10 dB)	
Mittlerer Schalldruckpegel	90 dB (1 W/1 m)
Mean sound pressure level	
Grenzauslenkung x_{mech}	± 7,5 mm
Excursion limit x_{mech}	
Resonanzfrequenz	78 Hz
Resonant frequency	
Obere Polplattenhöhe	4 mm
Height of front pole-plate	
Schwingspuldurchmesser	20 mm Ø
Voice coil diameter	
Wickelhöhe	5,5 mm
Height of winding	
Schallwandöffnung	113 mm Ø
Cut-out diameter	
Anschluss	
Terminal	4,8 x 0,8 mm (+)/2,8 x 0,8 mm (-)
Gewicht netto	0,62 kg
Net weight	

fu: Untere Grenzfrequenz abhängig vom Gehäuse;
Lower cut-off frequency depending on cabinet

Weitere Daten Seiten / for further data see pages 385-386

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[Visaton:](#)

[8013](#)