


RJ45 MODULAR JACK MIT MAGNETIC FILTER

4 Port – Lötstift gerade – geschirmt

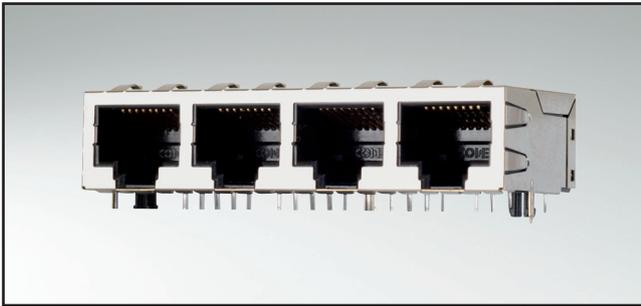


RoHS compliant – UL / cUL listed, File No.: E202784

BESCHREIBUNG

- entspricht den Spezifikationen nach IEEE 802.3 und ANSI X3.263
- mit und ohne LED
- Übersetzungsverhältnis Transformator
 - 1:1 / 1:1 (Tx/Rx) oder
 - 1:1,414 / 1:1 (Tx/Rx)
 - weitere Übersetzungsverhältnisse auf Anfrage
- mit und ohne Nebenschlusspule im Senderkanal lieferbar

PRODUKTZEICHNUNG

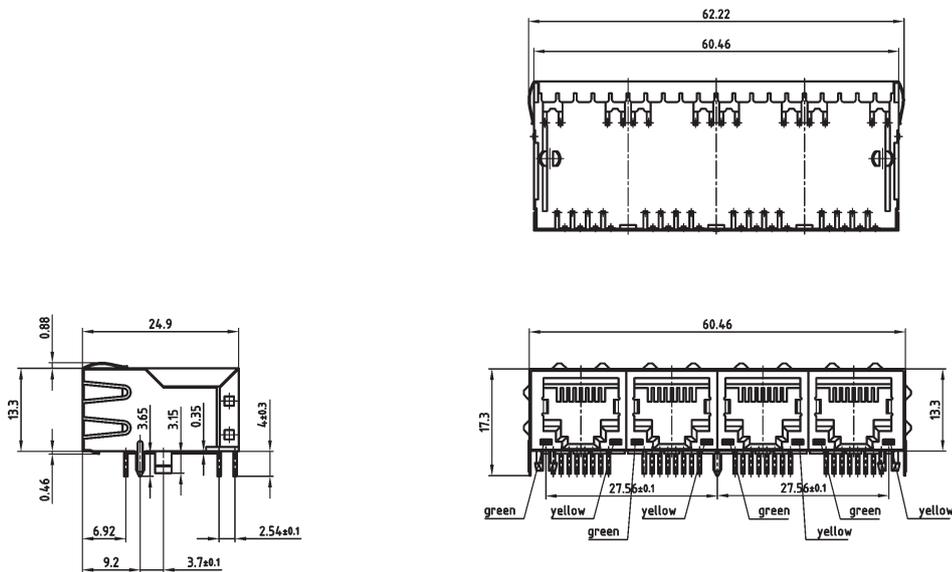

BESTELLDATEN

RJ45 MAGNETIC MODULAR JACK – 4 PORT				
Ausführung	Übersetzungsverhältnis	Nebenschlusspule	LED	Bestellnummer
Lötstift gerade	1:1 / 1:1 (Tx/Rx)	im Senderkanal	ohne LED	RJ45TJS41ACON0 X
Lötstift gerade	1:1 / 1:1 (Tx/Rx)	im Senderkanal	grün (links), gelb (rechts)	RJ45TJS41AC010 X
Lötstift gerade	1:1 / 1:1 (Tx/Rx)	ohne	ohne LED	RJ45TJS41ANON0 X
Lötstift gerade	1:1 / 1:1 (Tx/Rx)	ohne	grün (links), gelb (rechts)	RJ45TJS41AN010 X
Lötstift gerade	1:1414 / 1:1 (Tx/Rx)	im Senderkanal	ohne LED	RJ45TJS41BCON0 X
Lötstift gerade	1:1414 / 1:1 (Tx/Rx)	im Senderkanal	grün (links), gelb (rechts)	RJ45TJS41BC010 X
Lötstift gerade	1:1414 / 1:1 (Tx/Rx)	ohne	ohne LED	RJ45TJS41BNON0 X
Lötstift gerade	1:1414 / 1:1 (Tx/Rx)	ohne	grün (links), gelb (rechts)	RJ45TJS41BN010 X

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[CONEC:](#)

[RJ45TJS41AC0N0X](#)