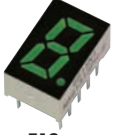


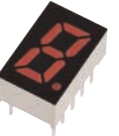



LED NUMERIC DISPLAYS

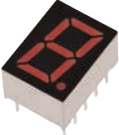


Ta=25°C

パッケージ Package	品名 Part name	電氣的 optical 的特性 / Electro-optical characteristics							絶対最大定格 / Absolute maximum ratings					標準梱包数量 Standard qty./Box	WEB
		発光色 Emitted color	ドミナント発光波長 Dominant wavelength $\lambda_d$ Typ.	発光光度 Luminous intensity $I_v$ Min. Typ.		順電圧 Forward voltage $V_F$ Typ. Max.		選別電流 Sorting current $I_F$	順電流 Forward current $I_F$	順電流低減率 Forward current reduction rate $\Delta I_F$ Derating start temp.		動作温度 Operating temperature $T_{opr}$	保存温度 Storage temperature $T_{stg}$		
単位 (Units)		nm	mcd/seg		V/seg		mA/seg	mA/seg	mA/°C	°C	°C	°C	pcs.		

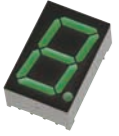


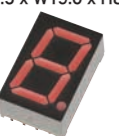

Digit height 7.5mm type

L7.0 x W11.0 x H5.0  513mg	NAG131SPH-F		570	1.8	3.6	1.9	2.4	5	15	0.20	25	-30~+85	-30~+85	1,000	
L7.0 x W11.0 x H5.0  513mg	NAR131SH-F		630	3.5	9.8	1.9	2.4	5	15	0.20	25	-30~+85	-30~+85	1,000	

Digit height 10mm type

L9.6 x W13.0 x H7.0  1,041mg	NAR141SH-F		630	3.9	10.9	1.9	2.4	5	15	0.20	25	-30~+85	-30~+85	1,000	
--	------------	---	-----	-----	------	-----	-----	---	----	------	----	---------	---------	-------	--

Digit height 15mm type

L12.5 x W19.0 x H8.0  2,187mg	NAG161PH-F		570	3.5	7	1.9	2.4	10	15	0.20	25	-30~+85	-30~+85	1,000	
L12.5 x W19.0 x H8.0  2,187mg	NAR161H-F		630	6.8	28	1.9	2.5	10	15	0.20	25	-30~+85	-30~+85	1,000	

※製品画像は代表的なものです / The pictures illustrate representative products.

# Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

## Stanley Electric:

[FHY3C64X-H](#) [THG3809X](#) [FHR3C64X-H](#) [THW3801C](#) [FKY3863X](#) [FKR3C64X-H](#) [FY3863X](#) [VRPG3312X](#)  
[FKY3C64X-H](#) [THB3809X](#) [FHD3C64X-H](#) [THB3801C](#) [THW3809X](#) [THG3801C](#) [FHA3C64X-H](#) [FKR3863X](#)