


Für diese Unterlage behalten wir uns alle Rechte vor, auch für den Fall der Patentierung oder Gebrauchsmusteranmeldung. Sie darf ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung weder vervielfältigt noch sonstige benutzt, noch Dritten zugänglich gemacht werden.

Nur rot gestempelte oder auf Laufr Karte gedruckte Dokumente unterliegen dem Änderungsdienst und sind zur Fertigung freigegeben. Only red stamped or on jobcard printed documents are managed. These documents are approved for production.

All Rights reserved, including possible patents or trademarks. Documents shall not be provided to a third party or duplicated in any form without prior written permission.


CAD: Pro/ENGINEER

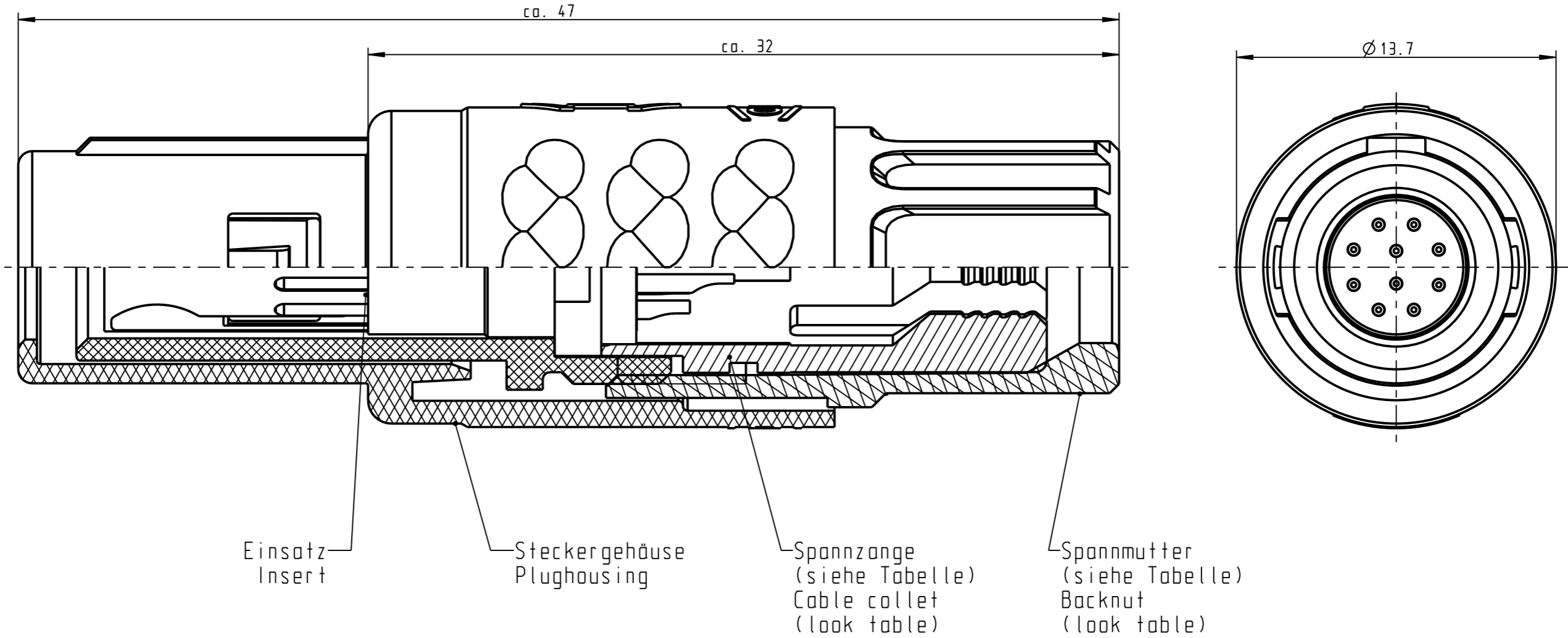

Technische Daten/Technical Data:

Werkstoffe/Materials: PSU / grau / grey
 Gehäuse/Housing: PSU / grau / grey
 Kontakte/Contacts: Cu-Legierung / Cu-alloy
 Isolierkörper/Insulation Body: PEEK
 Oberflächen/Surfaces: gal. Au
 Gehäuse/Housing: gal. Au
 Kontakte/Contacts: gal. Au
 Schutzart im gesteckten Zustand: IP 50 / Protection Class in mated condition

KontaktØ / ContactØ: Ø 0.5 mm
 Anschluß/Termination: 0.08mm²
 Löt/Solder: AWG 28
 Prüfspannung/Test Voltage: 1.35 kV DC (SAE AS 13441)
 Strombelastung/Current Load: Einzelkontakte/single contacts 5 A
 10-polig / 10-pos.: 2.75 A
 (IEC 512-3 / VDE 0298 T4)

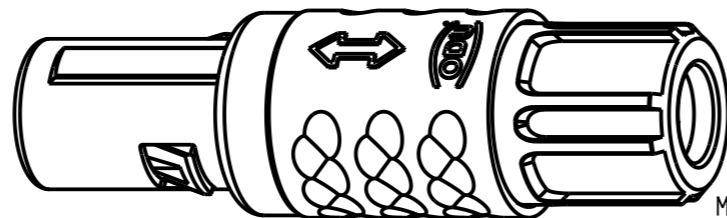

| | | |
|---|---------------------|-----------------|
| ⊙ | S11M07-P10MCCO-..20 | rot / red |
| | S11M07-P10MCCO-..30 | weiß / white |
| | S11M07-P10MCCO-..40 | gelb / yellow |
| | S11M07-P10MCCO-..50 | grün / green |
| | S11M07-P10MCCO-..60 | blau / blue |
| | S11M07-P10MCCO-..70 | grau / grey |
| | S11M07-P10MCCO-..80 | schwarz / black |

| Artikelnummer Part number | KabelØ CableØ | Artikelnummer Part number | Farbe Spannmutter Colour Backnut |
|------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------------------------|
| S11M07-P10MCCO-39.. | min. 2.7 max. 3.9 | S11M07-P10MCCO-..60 | blau / blue |
| S11M07-P10MCCO-52.. | min. 4.0 max. 5.2 | S11M07-P10MCCO-..70 | grau / grey |
| S11M07-P10MCCO-65.. | min. 5.3 max. 6.5 | S11M07-P10MCCO-..80 | schwarz / black |

| | | | |
|---------------------|--------|-----------------|----------------|
| Rahteil: | | Rohgew.: | PE-Modell-Nr.: |
| hierzu Stückliste | | CAD-Nr.: | 00020315 |
| 2002 | Tag | Name | Benennung: |
| Bearb. | 24.05. | Braun F. | Stecker cpl. |
| Gepr. | | | Maßstab: |
| Norm. | | | 5:1 |
| Zeichnungs Nr.: | | Vervielf. Pause | |
| S11M07-P10MCCO-.... | | Nr.: | |
| Ersatz für: | | | |



| | | | |
|-----------|-------------|----------|-----------|
| And-zust. | Aend.-Mitt. | Datum | Name |
| | | 19.03.08 | Neuberger |

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[ODU USA:](#)

[S11M07-P10MCC0-5230](#)